


# Filter LF-D-MAXI

Teilenummer: 192553

**FESTO**

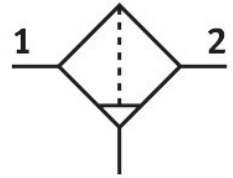

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baugröße                           | Maxi                                                  |
| Baureihe                           | D                                                     |
| Einbaulage                         | senkrecht +/- 5°                                      |
| Filterfeinheit                     | 40 µm                                                 |
| Kondensatablass                    | manuell drehend                                       |
| Konstruktiver Aufbau               | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider                |
| Schalenschutz                      | Metallschutzkorb                                      |
| Betriebsdruck                      | 0 bar...16 bar                                        |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Lagertemperatur                    | -10 °C...60 °C                                        |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inerte Gase |
| Mediumstemperatur                  | -10 °C...60 °C                                        |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...60 °C                                        |
| Befestigungsart                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                         |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Anschlussplatte                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2          | Anschlussplatte                                       |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                          |
| Werkstoff Filter                   | PE                                                    |
| Werkstoff Gehäuse                  | Zink-Druckguss                                        |
| Werkstoff Schale                   | PC                                                    |