


# Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-O-MAXI

Teilenummer: 192638

FESTO

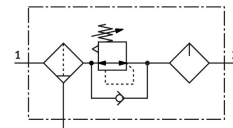

## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                           | Maxi                                                          |
| Baureihe                                           | D                                                             |
| Betätigungssicherung                               | Drehknopf mit Arretierung                                     |
| Einbaulage                                         | senkrecht +/- 5°                                              |
| Kondensatablass                                    | manuell drehend                                               |
| Konstruktiver Aufbau                               | Filterregler ohne Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge                                | 80 cm³                                                        |
| Filterfeinheit                                     | 40 µm                                                         |
| Schalenschutz                                      | Metallschutzkorb                                              |
| Druckanzeige                                       | G1/4 vorbereitet                                              |
| Betriebsdruck                                      | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                           |
| Druckregelbereich                                  | 0.5 bar...7 bar                                               |
| Max. Druckhysterese                                | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 8500 l/min                                                    |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-]                         |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                            |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Mediumtemperatur                                   | -10 °C...60 °C                                                |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...60 °C                                                |
| Produktgewicht                                     | 2390 g                                                        |
| Befestigungsart                                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1                          | G3/4                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | G3/4                                                          |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Zink-Druckguss                                                |
| Werkstoff Schale                                   | PC                                                            |