 



Wartungsgeräte-Kombination LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KD-A

Teilenummer: 195183

FESTO

mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar,
für ungeölte Luft.

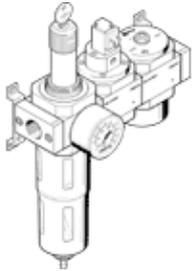

Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Einschaltventil Filterregler mit Manometer Sicherheitseinschaltventil
Max. Kondensatmenge	43 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Druckregelbereich	2,5 ... 12 bar
Eingangsdruck 1	3 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	3.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	3.540 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC