


# Anschlussblock MHP1-P10-2

Teilenummer: 197201

FESTO

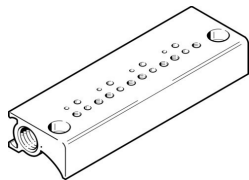

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 10                                                         |
| Betriebsdruck                      | 0 bar...8 bar                                              |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                                             |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...60 °C                                             |
| Befestigungsart Anschlussplatte    | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Befestigungsart Ventil             | mit Innengewinde                                           |
| Pneumatischer Anschluss 1          | M7                                                         |
| Werkstoff Anschlussplatte          | Aluminium-Knetlegierung                                    |