


Kupplungsstecker KS4-CK-6

FESTO

Teilenummer: 2151

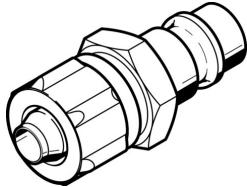

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4.9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	432 l/min...495 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	468.3 l/min...536.6 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	26 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation	Messing, vernickelt