


**Axialbausatz**  
**EAMM-A-D32-40P-S1**  
Teilenummer: 2207372

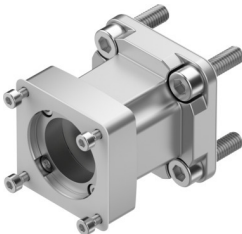

**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge                   | 45.5 mm                |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Max. Drehzahl               | 10000 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III     |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP65                   |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment       | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 1.6 Nm                 |
| Produktgewicht              | 160 g                  |
| Schnittstellencode Aktuator | D32                    |
| Schnittstellencode Motor In | 40P                    |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |