


Schwenkzapfenbausatz DAMT-V1-40-A

Teilenummer: 2214899

FESTO

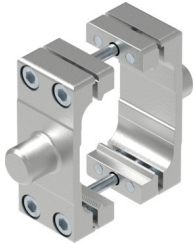

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Max. Belastbarkeit	1.5 kN
Produktgewicht	387.5 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt
Werkstoff Schwenkzapfen	Stahl verzinkt
Werkstoff Spannstück	Stahl verzinkt
Werkstoff Stange	hochlegierter Stahl rostfrei