


Axialbausatz
EAMM-A-D32-40G-S1
Teilenummer: 2256396

FESTO

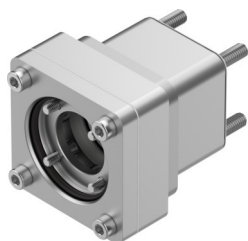

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	56.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	420 g
Schnittstellencode Aktuator	D32
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform