 



Schnell-Entlüftungsventil SE-3/4

Teilenummer: 2280

FESTO

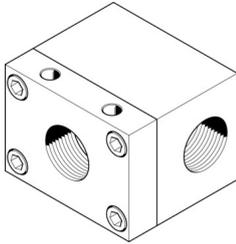

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	7500 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2500 l/min
Betriebsdruck	0.5 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C...75 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	19 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...75 °C
Produktgewicht	710 g
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR