

Getriebe


EMGC-67-A-G1-SEC-67

Teilenummer: 2321480

Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

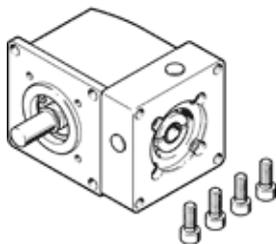

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	67 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,67 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Antriebsdrehzahl	4.500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	2 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,09 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	2,1 Nm
Max. Wirkungsgrad	90 %
Verdrehsteifigkeit	0,105 Nm/arcmin
Produktgewicht	930 g
Schnittstellencode Motor Out	67A
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform