


# Anschlussplatte VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

FESTO

Teilenummer: 2614863

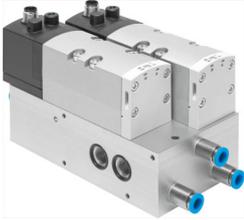

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	42 mm
Funktionsanschluss 32	G1/8
Funktionsanschluss 34	G1/8
Pneumatischer Anschluss 22	Anschlussplatte G1/4
Pneumatischer Anschluss 44	Anschlussplatte G1/4
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 bar...16 bar
Steuerdruck	3 bar...8 bar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1400 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	2480 g
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff O-Ring	NBR
Werkstoff Schrauben	Stahl