


# T-Steckverbindung NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Teilenummer: 2839867

FESTO

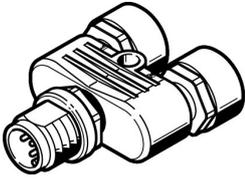

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Befestigungsart	einschraubbar
Produktgewicht	25 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gerade, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss 3	Stecker gerade, M12, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	1.5 kV
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PUR)
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet