 



# Magnetventil MOZH-3-M3-L-LED

Teilenummer: 30193

FESTO

Micro-Pneumatik, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.

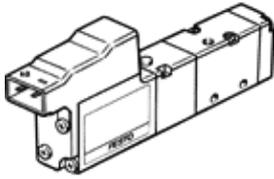

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss	80 l/min
Betriebsdruck	2 ... 7 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Schutzart	IP40 mit Steckdose
Nennweite	1,5 mm
Steuerart	vorgesteuert
Schaltzeit aus	21 ms
Schaltzeit ein	7 ms
Einschaltdauer	100%
Spulenkennwerte	24V DC: 0,55W
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	30 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte M3
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte M3
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte M3
Pneumatischer Anschluss 4	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5	Anschlussplatte
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss