


Reihen-Anschlussplatte VIGK-04-D-1

Teilenummer: 30424

FESTO

für Ventilinsel
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

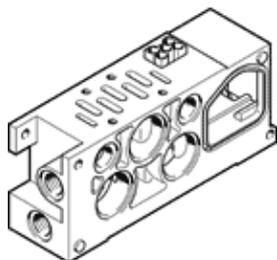

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss