


Anschlussplatte NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Teilenummer: 30427

FESTO

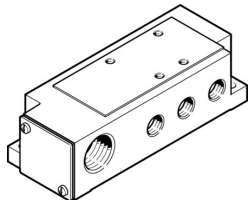

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck	0 bar...16 bar
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPTF
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPTF
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 4	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 5	1/4 NPTF