


L-Stecknippel-Verschraubung LCN-M3-PK-2-B

Teilenummer: 30491

FESTO

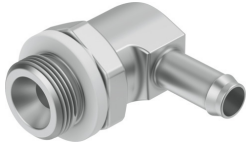

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1.3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss hochlegierter Stahl rostfrei