


Steckdosenleitung KMF-1-24DC-2.5-LED

Teilenummer: 30935

FESTO

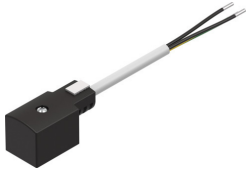

Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2.5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3 x 0,75 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze