


Näherungsschalter SMPO-1-H-B

Teilenummer: 31008

FESTO

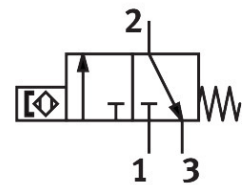

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Messprinzip	magnetisch
Betriebsdruck	2 bar...6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur	-15 °C...60 °C
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,2 mm
Einschaltzeit	30 ms
Ausschaltzeit	25 ms
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Ventilfunktion	3/2
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Produktgewicht	14 g
Werkstoff Gehäuse	Messing PA POM
Schaltzustandsanzeige	optisch
Schutzart	IP65
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L