


# Schwenkflansch SNG-40

Teilenummer: 32969  
Auslaufprodukt

FESTO

für Zylinder DNG, DNGU, passender Lagerbock LSNG, LSNSG.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

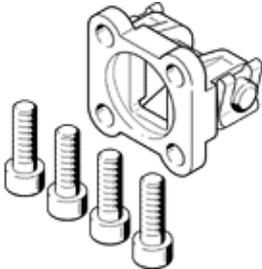

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	140 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Befestigung	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Schrauben	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Sicherung	Federstahl, verzinkt