


Kipphebelventil KH/O-3-PK-3

Teilenummer: 33003

FESTO

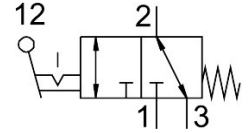

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|----------------------------------|
| Ventilfunktion | 3/2 offen/geschlossen monostabil |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 80 l/min |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss | PK-3 |
| Betriebsdruck | 0 bar...8 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Sitz |
| Nennweite | 2.5 mm |
| Steuerart | direkt |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen | 7.5 N |
| Betätigungskraft bei Grundstellung offen | 6.5 N |
| Produktgewicht | 20 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | PK-3 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |