


# Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/8-NPT

Teilenummer: 34877

FESTO

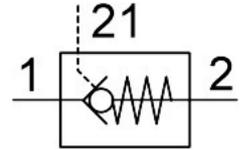

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/8 NPT
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	0 l/min...260 l/min
Betriebsdruck	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Steuerdruck	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C...80 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform