


Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/4-NPT

Teilenummer: 34878

FESTO

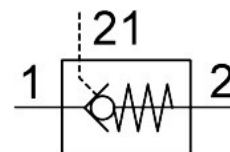

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	0 l/min...490 l/min
Betriebsdruck	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Steuerdruck	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar 26.1 psi...145 psi
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C...80 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR