


Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/2-NPT

Teilenummer: 34880

FESTO

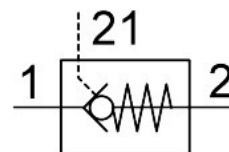

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/2 NPT
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	0 l/min...1600 l/min
Betriebsdruck	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Steuerdruck	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...80 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform