


Verbindungsleitung KMYZ-2-24-5-LED

Teilenummer: 34998

FESTO

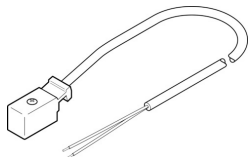

Datenblatt

Merkmal	Wert
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	90 g
Elektrischer Anschluss	2-polig / 2-adrig Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	1 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	3.4 mm
Kabelaufbau	2 x 0,25 mm ²
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze