


# Vakuumsaugdüse VAD-ME-I-1/8

Teilenummer: 35531

FESTO

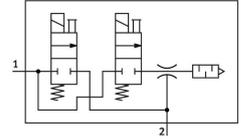

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	0.95 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Integrierte Funktion	Abwurfimpulsventil elektrisch Einschaltventil elektrisch
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck	1.5 bar...8 bar
Max. Vakuum	90 %
Einschaltdauer	100%
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatur	0 °C...50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Elektrischer Anschluss	Stecker
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Vakuumanschluss	G1/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium