


# Vakuumsaugdüse VAD-ME-1/8

Teilenummer: 35554

**FESTO**

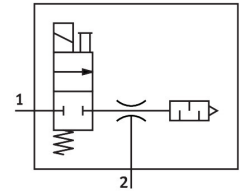

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Nennweite Lavaldüse                | 0.95 mm                                |
| Einbaulage                         | beliebig                               |
| Ejektorcharakteristik              | hohes Vakuum                           |
| Integrierte Funktion               | Einschaltventil elektrisch             |
| Konstruktiver Aufbau               | T-Form                                 |
| Betriebsdruck                      | 1.5 bar...8 bar                        |
| Max. Vakuum                        | 85 %                                   |
| Einschaltdauer                     | 100%                                   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                         |
| Mediumstemperatur                  | 0 °C...40 °C                           |
| Schutzart                          | IP65                                   |
| Umgebungstemperatur                | 0 °C...40 °C                           |
| Produktgewicht                     | 123 g                                  |
| Elektrischer Anschluss             | Stecker                                |
| Befestigungsart                    | mit Innengewinde                       |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/8                                   |
| Vakuumanschluss                    | G1/8                                   |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium                              |