


# Montageplatte VAME-S7-P-N-V14-A

Teilenummer: 3581412

FESTO

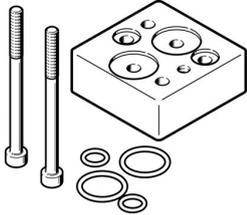

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5 NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Platte	Aluminium ematiert