


Rollenhebelventil R-3-M5

Teilenummer: 3629

FESTO

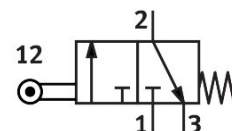

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	80 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M5
Betriebsdruck	-0.95 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2 mm
Steuerart	direkt
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungskraft	16.5 N
Produktgewicht	40 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss