


Balgzylinder EB-250-85

Teilenummer: 36489

FESTO

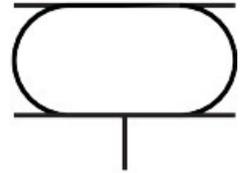

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baugröße | 250 |
| Erforderlicher Einbau-Ø | 265 mm |
| Hub | 85 mm |
| Max. Höhe, ausgefahren | 140 mm |
| Max. Kippwinkel | 20 deg |
| Max. Versatz | 10 mm |
| Min. Einbauhöhe | 51 mm |
| Funktionsweise | einfachwirkend |
| Betriebsdruck | 0 bar...8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Rückstellkraft | 200 N |
| Produktgewicht | 2300 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | G3/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Balg | NR/BR |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |