 



UND-Block ZK-PK-3-6/3

Teilenummer: 4204

FESTO

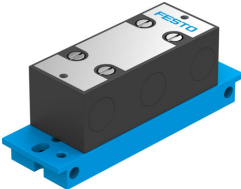

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	UND-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	100 l/min
Betriebsdruck	1.6 bar...8 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Nennweite	2.5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	85 g
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR