


# Tasterventil F-3-M5

Teilenummer: 4452

FESTO

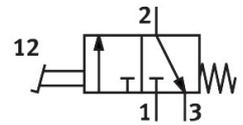

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	80 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M5
Betriebsdruck	-0.9 bar...8 bar
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	235 g
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5