


Magnetventil MFH-2-M5

Teilenummer: 4573

FESTO

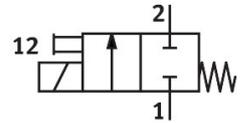

Datenblatt

Merkm	Wert
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	75 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M5
Betriebsdruck	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	1.5 mm
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Schaltzeit aus	5 ms
Schaltzeit ein	6.2 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatur	-15 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-15 °C...40 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5