 



Kipphebelventil

H-5/3-1/4

Teilenummer: 4577

FESTO

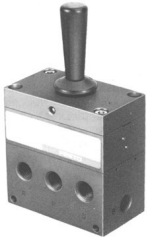

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Betätigungsart	manuell
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	680 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/4
Betriebsdruck	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	7 mm
Dichtprinzip	weich
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	1060 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4