


Axialbausatz EAMM-A-T46-100A

Teilenummer: 4624227

FESTO

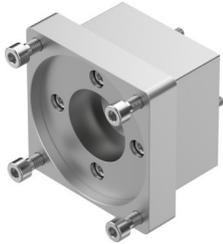

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	68.1 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.77 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	10 Nm
Produktgewicht	1080 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform