 



Pneumatikventil JD-5-PK-3

Teilenummer: 4901

FESTO

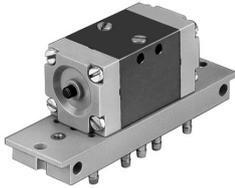

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil-dominierend
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	105 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2.5 mm
Schaltzeit um	9 ms
Schaltzeit um (dominierend)	25 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	130 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Anschluss Steuerhilfsluft 12	PK-3
Anschluss Steuerhilfsluft 14	PK-3
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss