


Kupplung EAMD-42-40-11-16X25

Teilenummer: 5200234

FESTO

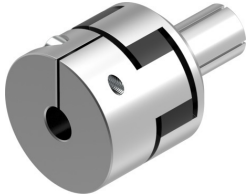

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	42
Nennlänge	40 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	198 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform