


Anschlussblock VIGI-04-D-2-1/2

Teilenummer: 525571

FESTO

für Ventilinsel

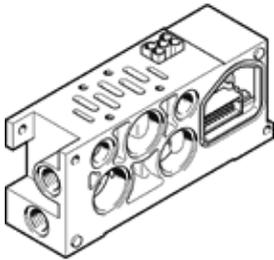

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	10 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst	G3/4
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 4	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G3/4
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss