


Anschlussblock VIGK-04-D-2-1/2-NPT

Teilenummer: 525574

FESTO

für Ventilinsel 04, hoher Durchfluss, ISO-Ventile Größe 2, (G 1/2)
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

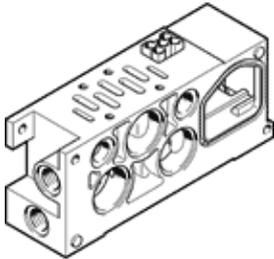

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	183 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 1	NPT3/4-14
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 3	NPT3/4-14
Pneumatischer Anschluss 4	NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 5	NPT3/4-14
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss