


# Kunststoffschlauch PP-4-NT-P

Teilenummer: 526193

FESTO

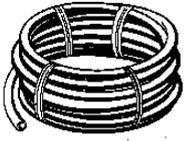

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nenngrösse Schlauch	4
Innendurchmesser	4 mm
Aussendurchmesser	6 mm
Biegeradius minimal	32 mm
Betriebsdruck minimal	-0,95 bar
Betriebsdruck maximal bei 20 °C	19 bar
Betriebsdruck maximal bei 30 °C	16,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 40 °C	13,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 50 °C	12,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 60 °C	11 bar
Betriebsdruck maximal bei 70 °C	10 bar
Betriebsdruck maximal bei 80 °C	9 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur minimal	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Produktgewicht je meter	0,0163 kg/m
Farbe	natur