


# Kunststoffschlauch PP-6-NT-P

Teilenummer: 526194

FESTO

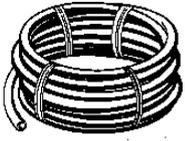

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nenngrösse Schlauch	6
Innendurchmesser	5,9 mm
Aussendurchmesser	8 mm
Biegeradius minimal	43 mm
Betriebsdruck minimal	-0,95 bar
Betriebsdruck maximal bei 20 °C	14,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 30 °C	12,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 40 °C	10,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 50 °C	9,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 60 °C	8,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 70 °C	7,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 80 °C	7 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur minimal	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Produktgewicht je meter	0,0238 kg/m
Farbe	natur