

# Öler LOE-N1/8-D-MICRO

 

Teilenummer: 526311  
Auslaufprodukt

FESTO

mit Gewindeanschlussplatte.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.

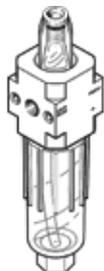

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	6,5 cm <sup>3</sup>
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	3 l/min
Normalnenndurchfluss	410 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	59 g
Befestigungsart	mit Zubehör wahlweise: Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/8-27
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC