


Manometer

MA-27-160-M5-PSI

Teilenummer: 527405

FESTO

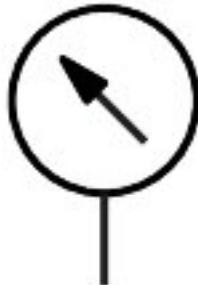

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 psi...160 psi
Nenngröße Manometer	27
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...1.1 MPa 0 bar...11 bar 0 psi...159.5 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	M5
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz

Merkmal	Wert
Produktgewicht	11 g
Skala	Einfachskala psi (außen)