


# Kabelverteiler ASI-KVT-FKX2-M12

Teilenummer: 527474

FESTO

ist eine passive Baugruppe, die von AS-i Flachbandkabel auf M12-4pol Steckverbinder umkoppelt.

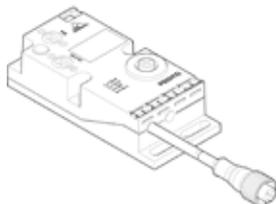

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	46 mm
Höhe	102 mm
Länge	28,5 mm
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Produktgewicht	190 g
Feldbus-Schnittstelle	AS-Interface: Flachkabel-Stecker Buchse, M12x1, 4polig, A-codiert Lastspannung: Flachkabel-Stecker
Betriebsspannung DC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Nennbetriebsspannung DC AS-Interface	26,5 V
Betriebsspannung DC Lastspannung	20,4 ... 26,4 V
Nennbetriebsspannung DC Lastspannung	24 V
Schutzart	IP65 nach IEC 60529 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Dichtungen	PUR
Werkstoffinformation Deckel	PA-verstärkt
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 90 % nicht kondensierend