 



# Feststelleinheit KEC-20

Teilenummer: 527493

FESTO

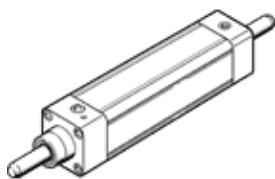

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Klemmart mit Wirkrichtung	beidseitig Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Betriebsdruck	3,8 ... 10 bar
Min. Lösedruck	3,8 bar
zu klemmendes Rundmaterial	20 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Statische Haltekraft	3.200 N
Produktgewicht	4.515 g
Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zubehör
Löseanschluss Klemmeinheit	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Klemmbacken	Werkzeugstahl
Werkstoff Kolben	Aluminium-Knetlegierung