


Motorflansch
EAMF-A-64A/B-70A
Teilenummer: 529945

FESTO

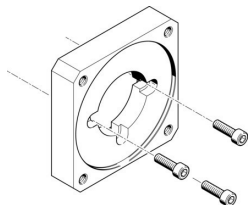

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	160 g
Schnittstellencode Motor In	70A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	64A 64B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform