


Schrittmotor MTR-ST-42-48S-AA

Teilenummer: 530057

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.

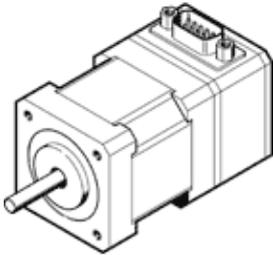

Datenblatt

Merkmal	Wert
Isolationsschutzklasse	B
Nennspannung DC	48 V
Nennstrom Motor	1,8 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45 - 80 %
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,068 kgcm ²
Haltemoment Motor	0,34 Nm
Massenträgheitsmoment Rotor	0,068 kgcm ²
Zulässige axiale Wellenbelastung	7 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	18 N
Produktgewicht	390 g
Elektrische Anschluss technik	Stecker