
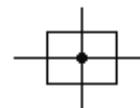


# Abzweigmodul MS4N-FRM-1/8-Z

Teilenummer: 531952

FESTO

Durchflussrichtung von rechts nach links.

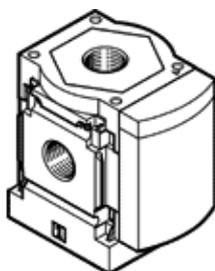

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck	0 ... 14 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	1.800 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	1.600 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	1.700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	165 g
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 4	NPT1/4-18
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss