


# Steckverschraubung QB-M5-5/32-U-M

Teilenummer: 533210

FESTO

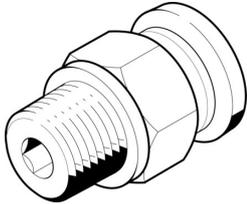

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0.098 in
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	0.247 oz
Befestigungsart	Außensechskant SW10
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 5/32"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Gewindedichtung	NBR
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei