


Steckverschraubung QB-1/2-1/2-U-M

Teilenummer: 533227

FESTO

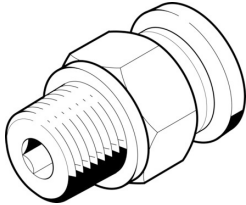

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0.394 in
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	5
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	1.63 oz
Befestigungsart	Außensechskant SW21 Innensechskant SW10
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 1/2 "
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Gewindedichtung	NBR
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei