


Endtasteranbau DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Teilenummer: 534471

FESTO

für Schwenkantriebe mit Montageschnittstelle nach VDI/VDE 3845.
Passend für alle Schwenkantriebe DAPS und nur für DRD/DRE mit den
Größen 4 bis 225. Für Schwenkantriebe DRD/DRE mit den Größen 1 bis
2 bzw. 375 bis 880 ist die Montage nur mit Adapter DAPZ-SBZ-... möglich.

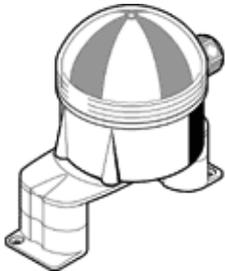

Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 ... 13 mm
Basierend auf Norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Schaltelementfunktion	Schließer
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv
Schaltstellungsanzeige	ja
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Isolationsspannung	50 V
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Schaltausgang	PNP
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme steckbar
Kabelverschraubung	M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	EPDM
Werkstoffinformation Gehäusedeckel	PC
Werkstoffinformation Gehäusesockel	PA
Werkstoffinformation Konsole	PA